


Технический паспорт

Соединительная муфта V2A

Артикульный номер: 6410162



Соединительная муфта со сквозной внутренней резьбой.

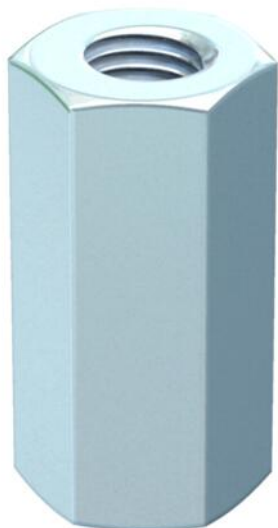

CE

A2 Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

2B без обработки, дообработанный

Исходные данные

| | |
|--|-------------------------------------|
| Артикульный номер | 6410162 |
| Тип | CSTR M10 A2 |
| Обозначение 1 | Соединительная муфта |
| Обозначение 2 | для стержней с резьбой |
| Производитель | OBO |
| Размер | M10x30mm |
| Материал | Нержавеющая сталь 1.4301 (304) |
| Поверхность | без обработки, дообработанный |
| Стандарт поверхности | |
| Минимальная единица продажи | 50 |
| Единица расхода | Шт. |
| Масса | 4,15 кг |
| Единица веса | кг/100 шт. |
| Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот | 0,2881 кг CO ₂ e / 1 Шт. |



Технический паспорт

Соединительная муфта V2A

Артикульный номер: 6410162



Размеры

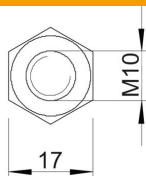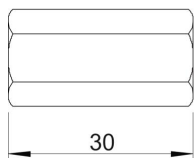

| | |
|-----------------------|---------|
| Длина | 30 мм |
| Размер 1, метрический | 10 |
| Размер 2, метрический | 10 |
| Размер L | 1,57 in |
| Размер L | 30 мм |

Технические характеристики

| | |
|-----------------|-------------------------------|
| Сплошная резьба | да |
| Форма | Шестигранник (гексагональный) |
| Резьба | M10 |
| Размер под ключ | 17 |
| Шестигранный | да |