


Технический паспорт

Соединительная муфта

Артикульный номер: 6410111



Соединительная муфта со сквозной внутренней резьбой.

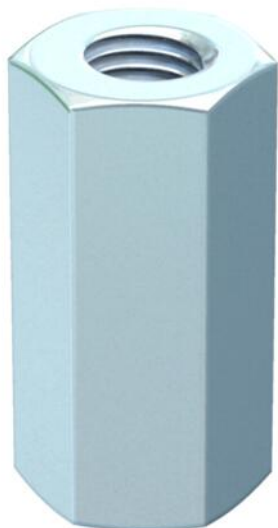

CE

St Сталь

G гальванически оцинкованный

Исходные данные

Артикульный номер	6410111
Тип	CSTR M12 G
Обозначение 1	Соединительная муфта
Обозначение 2	для стержней с резьбой
Производитель	OBO
Размер	M12x40mm
Материал	Сталь
Поверхность	гальванически оцинкованный
Стандарт поверхности	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Минимальная единица продажи	25
Единица расхода	Шт.
Масса	7 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,1687 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Соединительная муфта

Артикульный номер: 6410111



Размеры

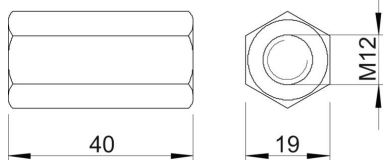

Длина	40 мм
Размер 1, метрический	12
Размер 2, метрический	12
Размер L	1,57 in
Размер L	40 мм

Технические характеристики

Сплошная резьба	да
Форма	Шестигранник (гексагональный)
Резьба	M12
Размер под ключ	19
Шестигранный	да