


Технический паспорт

Соединительная муфта V2A

Артикульный номер: 6410154



Соединительная муфта со сквозной внутренней резьбой.

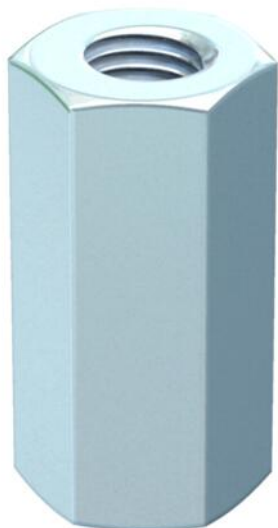

CE

A2 Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

2B без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	6410154
Тип	CSTR M8 A2
Обозначение 1	Соединительная муфта
Обозначение 2	для стержней с резьбой
Производитель	OBO
Размер	M8x24mm
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	50
Единица расхода	Шт.
Масса	1,88 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,0967 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Соединительная муфта V2A

Артикульный номер: 6410154



Размеры

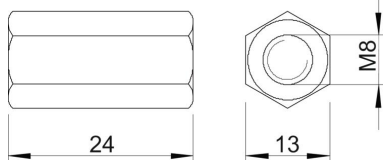

Длина	24 мм
Размер 1, метрический	8
Размер 2, метрический	8
Размер L	1,18 in
Размер L	24 мм

Технические характеристики

Сплошная резьба	да
Форма	Шестигранник (гексагональный)
Резьба	M8
Размер под ключ	13
Шестигранный	да