


Технический паспорт

Крышка для одинарной монтажной коробки, для
кабельного короба WDK высотой 130 мм
Артикульный номер: 6169317

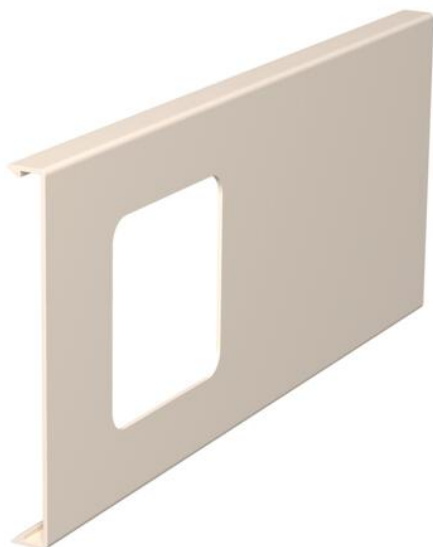

Сегмент верхней части, одинарный, для монтажа электроустановочных изделий в каналах WDK в комбинации с монтажной коробкой типа 2390.



PVC Поливинилхлорид

Исходные данные

Артикульный номер	6169317
Тип	D2-1 130CW
Обозначение 1	Верхняя часть
Обозначение 2	для одинарн монтажа приборов
Производитель	OBO
Размер	130x300mm
Цвет	кремовый; RAL 9001
Материал	Поливинилхлорид
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	9 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,2784 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Крышка для одинарной монтажной коробки, для
кабельного короба WDK высотой 130 мм

Артикульный номер: 6169317



Размеры

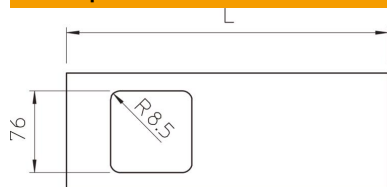

Длина	300 мм
-------	--------

Технические характеристики

Повышение живучести конструкции	нет
Не содержит галогенов	нет
Вид защиты	IP30
Коэффициент прочности	IK04
Диапазон рабочих температур макс.	60 C
Диапазон рабочих температур мин.	-5 C