


Технический паспорт

Крышка для одинарной монтажной коробки, для
кабельного короба WDK высотой 150 мм
Артикульный номер: 6194052

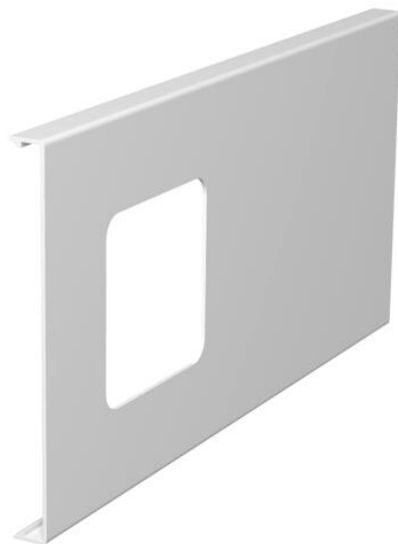

Сегмент верхней части, одинарный, для монтажа электроустановочных изделий в каналах WDK в комбинации с монтажной коробкой типа 2390.



PVC Поливинилхлорид

Исходные данные

Артикульный номер	6194052
Тип	D2-1 150RW
Обозначение 1	Верхняя часть
Обозначение 2	для одинарн монтажа приборов
Производитель	OBO
Размер	150x300mm
Цвет	белоснежный; RAL 9010
Материал	Поливинилхлорид
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	10 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,398 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Крышка для одинарной монтажной коробки, для
кабельного короба WDK высотой 150 мм

Артикульный номер: 6194052



Размеры

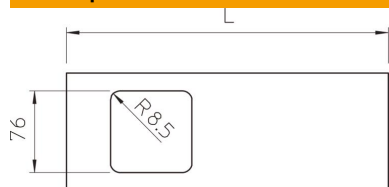

Длина	300 мм
Ширина	150 мм
Высота	15 мм

Технические характеристики

Повышение живучести конструкции	нет
Не содержит галогенов	нет
Вид защиты	IP30
Коэффициент прочности	IK04
Диапазон рабочих температур макс.	60 C
Диапазон рабочих температур мин.	-5 C