

Технический паспорт

Крышка для двойной монтажной коробки, для
кабельного короба WDK высотой 110 мм

Артикульный номер: 6159370



Крышка двойная для монтажа электроустановочных изделий в коробах WDK в комбинации с монтажной коробкой типа 2390.




PVC Поливинилхлорид

Исходные данные

Артикульный номер	6159370
Тип	D2-2 110GR
Обозначение 1	Верхняя часть
Обозначение 2	для сдвоенн монтажа приборов
Производитель	OBO
Размер	110x300mm
Цвет	серый камень; RAL 7030
Материал	Поливинилхлорид
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	6,5 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Размеры

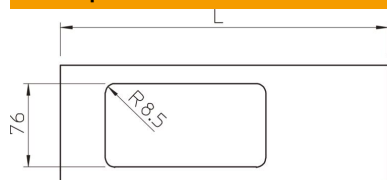

Длина 300 мм

Технический паспорт

Крышка для двойной монтажной коробки, для
кабельного короба WDK высотой 110 мм

Артикульный номер: 6159370



Технические характеристики

Повышение живучести конструкции	нет
Не содержит галогенов	нет
Вид защиты	IP30
Коэффициент прочности	IK04
Диапазон рабочих температур макс.	60 C
Диапазон рабочих температур мин.	-5 C