


Технический паспорт

Крышка для двойной монтажной коробки, для
кабельного короба WDK высотой 130 мм
Артикульный номер: 6194117

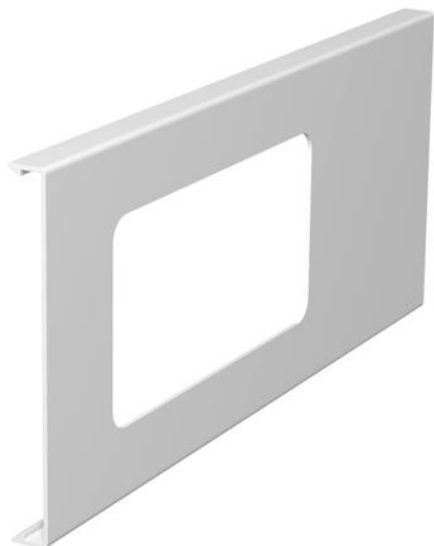

Крышка двойная для монтажа электроустановочных изделий в коробах WDK в комбинации с монтажной коробкой типа 2390.



PVC Поливинилхлорид

Исходные данные

Артикульный номер	6194117
Тип	D2-2 130RW
Обозначение 1	Верхняя часть
Обозначение 2	для сдвоенн монтажа приборов
Производитель	OBO
Размер	130x300mm
Цвет	белоснежный; RAL 9010
Материал	Поливинилхлорид
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	7,5 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,3067 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Крышка для двойной монтажной коробки, для
кабельного короба WDK высотой 130 мм

Артикульный номер: 6194117



Размеры

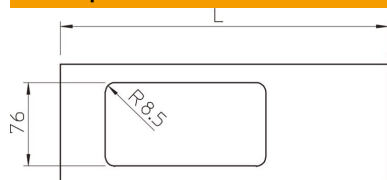

Длина	300 мм
Ширина	130 мм
Высота	14 мм

Технические характеристики

Повышение живучести конструкции	нет
Не содержит галогенов	нет
Вид защиты	IP30
Коэффициент прочности	IK04
Диапазон рабочих температур макс.	60 C
Диапазон рабочих температур мин.	-5 C