


# Технический паспорт

Крышка для тройной монтажной коробки, для  
кабельного короба WDK высотой 150 мм  
Артикульный номер: 6194206

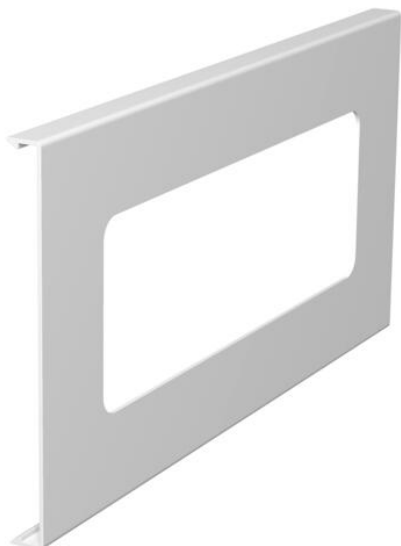

Крышка тройная для монтажа электроустановочных изделий в коробах WDK в комбинации с монтажной коробкой типа 2390.



PVC Поливинилхлорид

## Исходные данные

Артикульный номер	6194206
Тип	D2-3 150RW
Обозначение 1	Верхняя часть
Обозначение 2	для тройн монтажа приборов
Производитель	OBO
Размер	150x300mm
Цвет	белоснежный; RAL 9010
Материал	Поливинилхлорид
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	9,5 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	0,4032 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.


# Технический паспорт

Крышка для тройной монтажной коробки, для  
кабельного короба WDK высотой 150 мм

Артикульный номер: 6194206



## Размеры

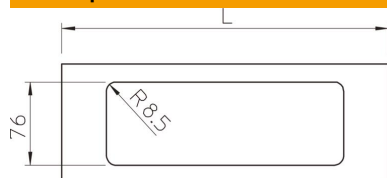

Длина	300 мм
Ширина	150 мм
Высота	15 мм

## Технические характеристики

Повышение живучести конструкции	нет
Не содержит галогенов	нет
Вид защиты	IP30
Коэффициент прочности	IK04
Диапазон рабочих температур макс.	60 C
Диапазон рабочих температур мин.	-5 C