


# Технический паспорт

Крышка для тройной монтажной коробки, для  
кабельного короба WDK высотой 170 мм

Артикульный номер: 6194214



Крышка тройная для монтажа электроустановочных изделий в коробах WDK в комбинации с монтажной коробкой типа 2390.

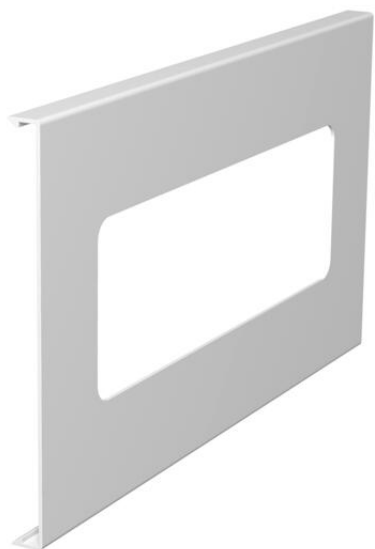


**PVC** Поливинилхлорид

## Исходные данные

Артикульный номер	6194214
Тип	D2-3 170RW
Обозначение 1	Верхняя часть
Обозначение 2	для тройн монтажа приборов
Производитель	OBO
Размер	170x300mm
Цвет	белоснежный; RAL 9010
Материал	Поливинилхлорид
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	10,3 кг
Единица веса	кг/100 шт.

## Размеры

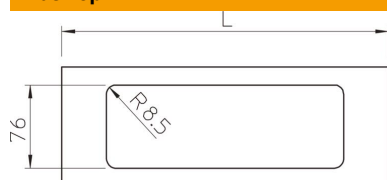

Длина	300 мм
Ширина	170 мм
Высота	14 мм

# Технический паспорт

Крышка для тройной монтажной коробки, для  
кабельного короба WDK высотой 170 мм

Артикульный номер: 6194214



## Технические характеристики

Повышение живучести конструкции	нет
Не содержит галогенов	нет
Вид защиты	IP30
Коэффициент прочности	IK04
Диапазон рабочих температур макс.	60 C
Диапазон рабочих температур мин.	-5 C