

Технический паспорт

Настольный бокс Deskbox DB с 3 розетками и 2 разъемами RJ45 Cat 6 (с крепежным зажимом)
Артикульный номер: 6116942



Настольный бокс с соединительным кабелем, кабельный вывод с нижней стороны, с 2 крепежными зажимами для фиксации на столешнице толщиной от 8 до 40 мм.

Комплектация:

- с 3 розетками 0° с защитным контактом, черного цвета, с сетевым кабелем 3,0 м с угловым штекером CEE 7/7.

- с 2 телекоммуникационными модулями RJ45 на RJ45, соединение 1:1, CAT 6 экранированные.


Готовый к подключению настольный бокс DB предназначен для оснащения рабочих мест разъемами для энергоснабжения, коммуникационными и телекоммуникационными разъемами.

Alu Алюминий

Исходные данные

Артикульный номер	6116942
Тип	DB-1B3 D3S2K
Обозначение 1	Настольный бокс
Обозначение 2	с крепежной скобой
Производитель	OBO
Цвет	алюминиевый
Материал	Алюминий
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	122 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Размеры

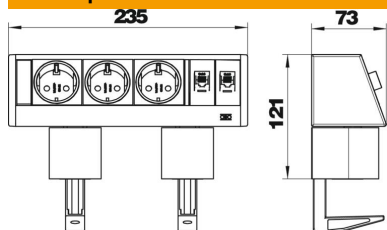

Длина	235 мм
Высота	121 мм

Технический паспорт

Настольный бокс Deskbox DB с 3 розетками и 2 разъемами RJ45 Cat 6 (с крепежным зажимом)

Артикульный номер: 6116942



Технические характеристики

Количество аудио-вводов	0
Количество разъемов кат. 5	0
Количество разъемов cat 5e	0
Количество разъемов cat 6	2
Количество USB-разъемов	0
Количество VGA-разъемов	0
Количество HDMI-разъемов	0
Количество розеток SCHUKO	3
Исполнение	Корпус анодированный, серебристого цвета
Исполнение	Конструкция
Выдвижной	нет
Форма	прямоугольной формы
Откидывающийся вверх	нет
Длина подводящего провода	3 м
Защита от перенапряжений	нет