

Технический паспорт

Крышка кабельного лотка, рифлёная DBKR FS

Артикульный номер: 6049125



Рифленая крышка для кабельных лотков тип BKR.

Общая толщина крышки состоит из оцинкованного стального листа толщиной 2,0 мм и высоты рифления - 1,3 мм.

Предварительно выбитые отверстия с интервалом 100 мм позволяют впоследствии установить поворотный фиксатор. Крышки испытаны в соответствии с DIN 51130 и имеют класс сопротивления скольжению R11, а также класс смещения V10. Крепление крышки не входит в комплект поставки и может быть заказано отдельно.



St

Сталь

FS

оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	6049125
Обозначение 1	Рифленая крышка
Обозначение 2	для напольных кабельных лотков
Производитель	OBO
Размер	400x3000
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	3
Единица расхода	Метр
Масса	666,07 кг
Единица веса	кг/100 м


Технический паспорт

Крышка кабельного лотка, рифлёная DBKR FS

Артикульный номер: 6049125



Размеры

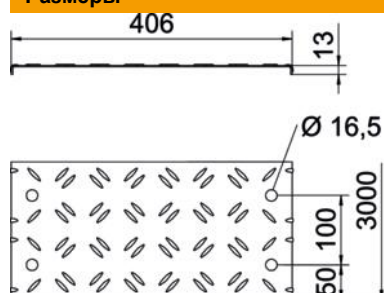

Длина	3 000 мм
Ширина	400 мм
Высота	13 мм
Толщина листа	3,3 мм
Размер B	400 мм
Размер b	50 мм
Размер L	3 000 мм

Технические характеристики

Количество шпингалетов	0 Сталь
Вид крепления	накладной
Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельных лестничных лотков	нет
Подходит для кабельного лотка	да
Нержавеющая сталь, протравленная	нет