

# Технический паспорт


## Дистанционная скоба FT

Артикульный номер: 6015672



Скоба для крепления проволочных лотков к полу или стене.

На дистанционной скобе вы можете устанавливать проволочные лотки типа GRM с боковыми стенками высотой 35, 55 и 105 мм.  
Безболтовое крепление проволочного лотка к дистанционной скобе.

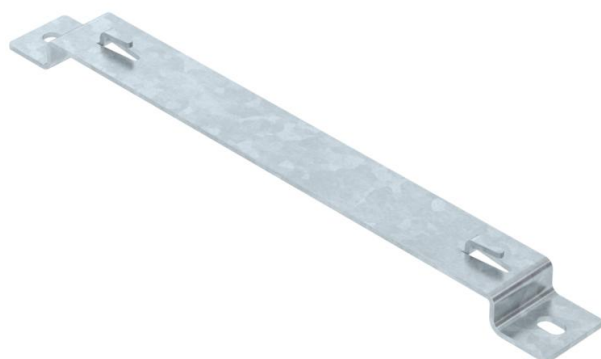

**St** Сталь

**FT** Горячее цинкование методом погружения

### Исходные данные

Артикульный номер	6015672
Тип	DBLG 20 300 FT
Обозначение 1	Скоба
Обозначение 2	для проволочного лотка
Производитель	OBO
Размер	V300mm
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	20
Единица расхода	Шт.
Масса	38,8 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	0,8522 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.


# Технический паспорт

## Дистанционная скоба FT

Артикульный номер: 6015672



### Размеры

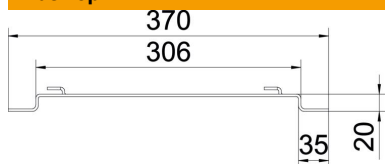

Высота	20 мм
Высота	0,79 in
Размер A	40 мм
Размер B	306 мм
Размер L	370 мм



### Технические характеристики

Исполнение	Трапециевидный профиль настенной/потолочной скобы
Подходит для проволочного лотка	да
Подходит для кабельных лестничных лотков	нет
Подходит для кабельного лотка	нет
Крепление листовых кабельных лотков	Удерживающий выступ