

Технический паспорт

Дистанционная скоба А4

Артикульный номер: 6015630



Скоба для листовых и проволочных лотков.



A4 Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571

2B без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	6015630
Тип	DBL 50 100 A4
Обозначение 1	Скоба
Производитель	OBO
Размер	B100mm
Цвет	цвета нержавеющей стали
Материал	Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	15,5 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	1,1437 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Дистанционная скоба А4

Артикульный номер: 6015630



Размеры

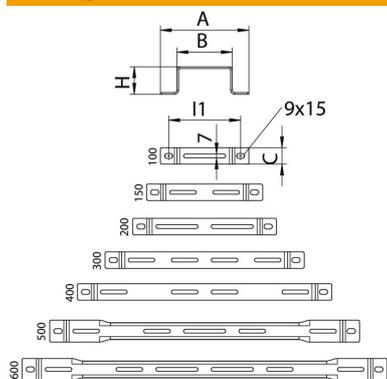

Ширина	100 мм
Высота	50 мм
Размер А	160 мм
Размер В	100 мм
Размер Н	50 мм

Технические характеристики

Исполнение	Трапециевидный профиль настенной/потолочной скобы
Подходит для проволочного лотка	да
Подходит для кабельных лестничных лотков	нет
Подходит для кабельного лотка	да
Крепление листовых кабельных лотков	привинчиваемый