

Технический паспорт

Дистанционная скоба FS

Артикульный номер: 6015506



Скоба для листовых и проволочных лотков.




St Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	6015506
Тип	DBL 50 100 FS
Обозначение 1	Скоба
Производитель	OBO
Размер	B100mm
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	20
Единица расхода	Шт.
Масса	15,5 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,4075 кг CO ₂ e / 1 Шт.

Размеры

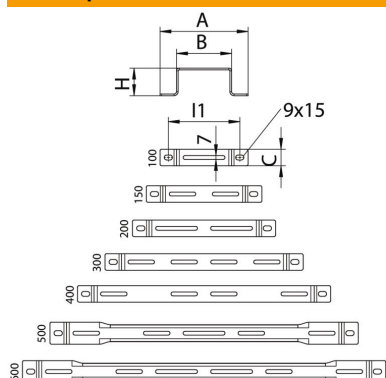

Ширина	100 мм
Ширина	8 in
Высота	50 мм
Высота	2 in
Размер A	160 мм
Размер B	100 мм
Размер H	50 мм

Технический паспорт

Дистанционная скоба FS

Артикульный номер: 6015506



Технические характеристики

Исполнение	Трапециевидный профиль настенной/потолочной скобы
Подходит для проволочного лотка	да
Подходит для кабельных лестничных лотков	нет
Подходит для кабельного лотка	да
Крепление листовых кабельных лотков	привинчиваемый