

# Технический паспорт

## Дистанционная скоба FS

Артикульный номер: 6015522



Скоба для листовых и проволочных лотков.




**St** Сталь

**FS** оцинкован конвейерным методом

### Исходные данные

Артикульный номер	6015522
Тип	DBL 50 200 FS
Обозначение 1	Скоба
Производитель	OBO
Размер	B200mm
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	20
Единица расхода	Шт.
Масса	21 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	0,5662 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.

### Размеры

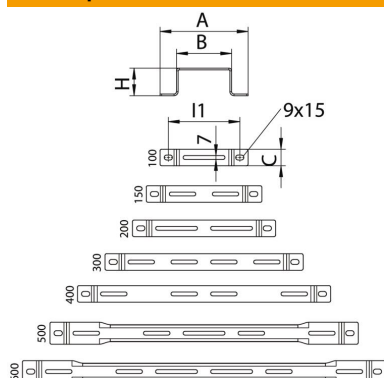

Ширина	200 мм
Ширина	8 in
Высота	50 мм
Высота	2 in
Размер A	260 мм
Размер B	200 мм
Размер H	50 мм

# Технический паспорт

Дистанционная скоба FS

Артикульный номер: 6015522



## Технические характеристики

Исполнение	Трапециевидный профиль настенной/потолочной скобы
Подходит для проволочного лотка	да
Подходит для кабельных лестничных лотков	нет
Подходит для кабельного лотка	да
Крепление листовых кабельных лотков	привинчиваемый