

# Технический паспорт

## Дистанционная скоба А4

Артикульный номер: 6015633



Скоба для листовых и проволочных лотков.



**A4** Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571

**2B** без обработки, дообработанный

### Исходные данные

Артикульный номер	6015633
Тип	DBL 50 300 A4
Обозначение 1	Скоба
Производитель	OBO
Размер	V300mm
Цвет	цвета нержавеющей стали
Материал	Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	36,9 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	2,9046 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.


# Технический паспорт

## Дистанционная скоба А4

Артикульный номер: 6015633



### Размеры

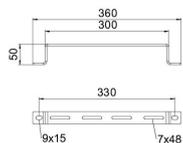

Ширина	300 мм
Высота	50 мм
Размер А	360 мм
Размер В	300 мм
Размер Н	50 мм

### Технические характеристики

Исполнение	Трапециевидный профиль настенной/потолочной скобы
Подходит для проволочного лотка	да
Подходит для кабельных лестничных лотков	нет
Подходит для кабельного лотка	да
Крепление листовых кабельных лотков	привинчиваемый