

# Технический паспорт

## Дистанционная скоба FS

Артикульный номер: 6015530



Скоба для листовых и проволочных лотков.




**St** Сталь

**FS** оцинкован конвейерным методом

### Исходные данные

Артикульный номер	6015530
Тип	DBL 50 300 FS
Обозначение 1	Скоба
Производитель	OBO
Размер	B300mm
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	20
Единица расхода	Шт.
Масса	34,4 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	0,9895 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.

### Размеры

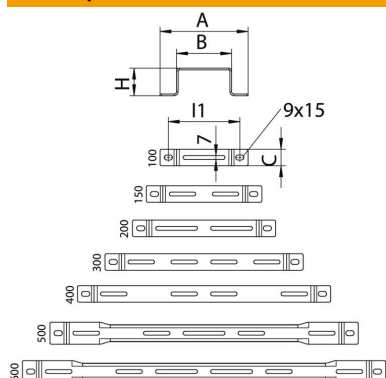

Ширина	300 мм
Ширина	12 in
Высота	50 мм
Высота	2 in
Размер A	360 мм
Размер B	300 мм
Размер	50 мм
H	

# Технический паспорт

Дистанционная скоба FS

Артикульный номер: 6015530



## Технические характеристики

Исполнение	Трапецевидный профиль настенной/потолочной скобы
Подходит для проволочного лотка	да
Подходит для кабельных лестничных лотков	нет
Подходит для кабельного лотка	да
Крепление листовых кабельных лотков	привинчиваемый