

Технический паспорт

Дистанционная скоба FT

Артикульный номер: 6015603



Скоба для листовых и проволочных лотков.




St Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	6015603
Тип	DBL 50 300 FT
Обозначение 1	Скоба
Производитель	OBO
Размер	B300mm
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	20
Единица расхода	Шт.
Масса	38 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	1,2463 кг CO ₂ e / 1 Шт.

Размеры

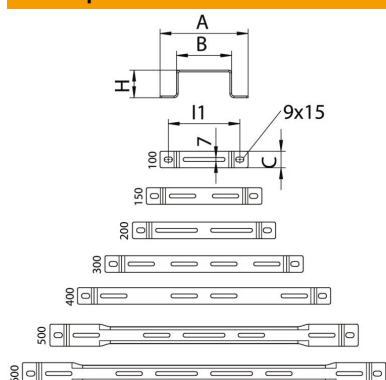

Ширина	300 мм
Ширина	12 in
Высота	50 мм
Высота	2 in
Размер A	360 мм
Размер B	300 мм
Размер H	50 мм

Технический паспорт

Дистанционная скоба FT

Артикульный номер: 6015603



Технические характеристики

Исполнение	Трапециевидный профиль настенной/потолочной скобы
Подходит для проволочного лотка	да
Подходит для кабельных лестничных лотков	нет
Подходит для кабельного лотка	да
Крепление листовых кабельных лотков	привинчиваемый