

Технический паспорт

Дистанционная скоба А4

Артикульный номер: 6015634



Скоба для листовых и проволочных лотков.



A4 Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571

2B без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	6015634
Тип	DBL 50 400 A4
Обозначение 1	Скоба
Производитель	OBO
Размер	B400mm
Цвет	цвета нержавеющей стали
Материал	Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	46,3 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	3,4926 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Дистанционная скоба А4

Артикульный номер: 6015634



Размеры

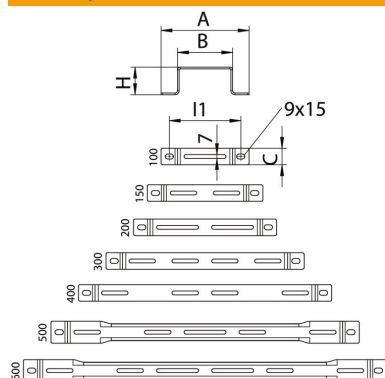

Ширина	400 мм
Высота	50 мм
Размер А	460 мм
Размер В	400 мм
Размер Н	50 мм

Технические характеристики

Исполнение	Трапециевидный профиль настенной/потолочной скобы
Подходит для проволочного лотка	да
Подходит для кабельных лестничных лотков	нет
Подходит для кабельного лотка	да
Крепление листовых кабельных лотков	привинчиваемый