

# Технический паспорт

## Дистанционная скоба FS

Артикульный номер: 6015549



Скоба для листовых и проволочных лотков.




**St** Сталь

**FS** оцинкован конвейерным методом

### Исходные данные

Артикульный номер	6015549
Тип	DBL 50 400 FS
Обозначение 1	Скоба
Производитель	OBO
Размер	B400mm
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	20
Единица расхода	Шт.
Масса	46,3 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	1,2149 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.

### Размеры

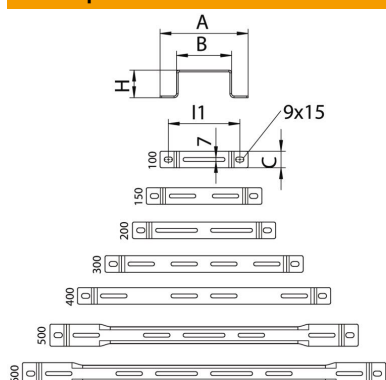

Ширина	400 мм
Ширина	16 in
Высота	50 мм
Высота	2 in
Размер A	460 мм
Размер B	400 мм
Размер H	50 мм

# Технический паспорт

Дистанционная скоба FS

Артикульный номер: 6015549



## Технические характеристики

Исполнение	Трапециевидный профиль настенной/потолочной скобы
Подходит для проволочного лотка	да
Подходит для кабельных лестничных лотков	нет
Подходит для кабельного лотка	да
Крепление листовых кабельных лотков	привинчиваемый