

# Технический паспорт

## Дистанционная скоба FT

Артикульный номер: 6015614



Скоба для листовых и проволочных лотков.




**St** Сталь

**FT** Горячее цинкование методом погружения

### Исходные данные

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| Артикульный номер  | 6015614                               |
| Тип  | DBL 50 500 FT                         |
| Обозначение 1  | Скоба                                 |
| Производитель  | OBO                                   |
| Размер   | B500mm                                |
| Цвет   | цинковый                              |
| Материал   | Сталь                                 |
| Поверхность  | Горячее цинкование методом погружения |
| Стандарт поверхности                                       | DIN EN ISO 1461                       |
| Минимальная единица продажи                                | 25                                    |
| Единица расхода  | Шт.                                   |
| Масса  | 58,9 кг                               |
| Единица веса   | кг/100 шт.                            |
| Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот | 1,6127 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.   |

### Размеры

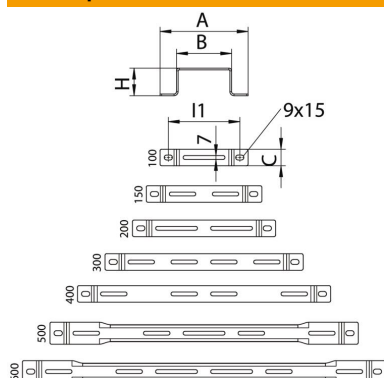

|          |        |
|----------|--------|
| Ширина   | 500 мм |
| Ширина   | 20 in  |
| Высота   | 50 мм  |
| Высота   | 2 in   |
| Размер A | 560 мм |
| Размер B | 500 мм |
| Размер H | 50 мм  |

# Технический паспорт

Дистанционная скоба FT

Артикульный номер: 6015614



## Технические характеристики

|  |   |
|--|---|
| Исполнение                               | Трапециевидный профиль настенной/потолочной скобы |
| Подходит для проволочного лотка          | да  |
| Подходит для кабельных лестничных лотков | нет   |
| Подходит для кабельного лотка            | да  |
| Крепление листовых кабельных лотков      | привинчиваемый                                    |