

Технический паспорт

Дистанционная скоба FS

Артикульный номер: 6015555



Скоба для листовых и проволочных лотков.




St Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	6015555
Тип	DBL 50 600 FS
Обозначение 1	Скоба
Производитель	OBO
Размер	B600mm
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	20
Единица расхода	Шт.
Масса	65,8 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	2,1575 кг CO ₂ e / 1 Шт.

Размеры

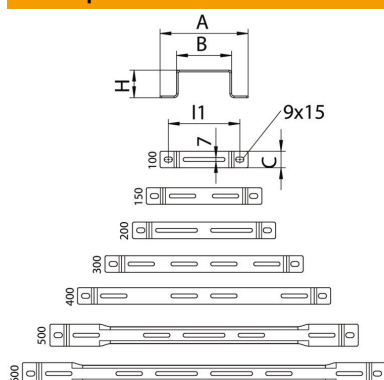

Ширина	600 мм
Ширина	24 in
Высота	50 мм
Высота	2 in
Размер A	660 мм
Размер B	600 мм
Размер H	50 мм

Технический паспорт

Дистанционная скоба FS

Артикульный номер: 6015555



Технические характеристики

Исполнение	Трапециевидный профиль настенной/потолочной скобы
Подходит для проволочного лотка	да
Подходит для кабельных лестничных лотков	нет
Подходит для кабельного лотка	да
Крепление листовых кабельных лотков	привинчиваемый