

Технический паспорт

Дистанционная скоба FT

Артикульный номер: 6015617



Скоба для листовых и проволочных лотков.




St Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	6015617
Тип	DBL 50 600 FT
Обозначение 1	Скоба
Производитель	OBO
Размер	B600mm
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	20
Единица расхода	Шт.
Масса	67,8 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	1,9842 кг CO ₂ e / 1 Шт.

Размеры

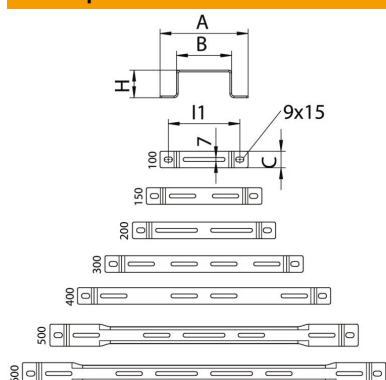

Ширина	600 мм
Ширина	24 in
Высота	50 мм
Высота	2 in
Размер A	660 мм
Размер B	600 мм
Размер H	50 мм

Технический паспорт

Дистанционная скоба FT

Артикульный номер: 6015617



Технические характеристики

Исполнение	Трапециевидный профиль настенной/потолочной скобы
Подходит для проволочного лотка	да
Подходит для кабельных лестничных лотков	нет
Подходит для кабельного лотка	да
Крепление листовых кабельных лотков	привинчиваемый