

Технический паспорт

Винт для крепления крышки

Артикульный номер: 7400559



Винт для крепления крышек монтажных оснований UZD-3 и UGD-3.



CE


St Сталь

G гальванически оцинкованный

Исходные данные

| | |
|--|-------------------------------------|
| Артикульный номер | 7400559 |
| Тип | DBS DUG |
| Обозначение 1 | Винт для крепления крышки |
| Обозначение 2 | для монтажной крышки |
| Производитель | OBO |
| Размер | 4x20 |
| Материал | Сталь |
| Поверхность | гальванически оцинкованный |
| Стандарт поверхности | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Минимальная единица продажи | 20 |
| Единица расхода | Шт. |
| Масса | 0,15 кг |
| Единица веса | кг/100 шт. |
| Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот | 0,0046 кг CO ₂ e / 1 Шт. |

Размеры

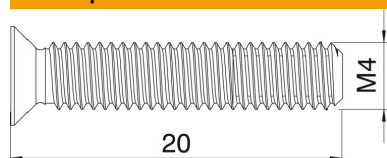

Длина 20 мм

Технический паспорт

Винт для крепления крышки

Артикульный номер: 7400559



Технические характеристики

| | |
|------------------|------------------|
| Форма головки | Потайная головка |
| Винтовая система | Винтовая прорезь |