

# Технический паспорт

Крышка вертикальной угловой секции 90°, восходящая,  
A2

Артикульный номер: 7130905



Крышка для всех восходящих вертикальных угловых секций.  
Крепление обеспечивается за счет соединения внахлест крышек кабельного  
лотка. Дополнительно крышка может быть закреплена фиксаторами.

CE

A2 Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

2B без обработки, дообработанный

## Исходные данные

Артикульный номер	7130905
Тип	DBV 100 S A2
Обозначение 1	Крышка верт.угловой секции 90°
Обозначение 2	восходящий
Производитель	OBO
Размер	B100mm
Цвет	цвета нержавеющей стали
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	34 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	2,1311 кг CO2e / 1 Шт.


# Технический паспорт

Крышка вертикальной угловой секции 90°, восходящая,  
A2

Артикульный номер: 7130905

**OBO**  
BETTERMANN

## Размеры

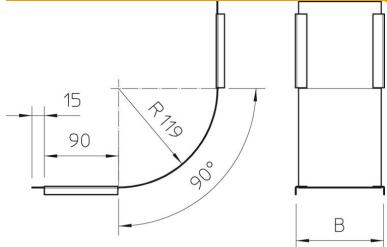

Ширина	100 мм
Ширина	4 in
Толщина листа	0,03 in
Толщина листа	0,75 мм
Размер В	100 мм

## Технические характеристики

Изгиб (угол)	90°
Вид крепления	Фиксатор крышки
Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельных лестничных лотков	нет
Подходит для кабельного лотка	да
Изменение направления	вертикальный восходящий
Нержавеющая сталь, проправленная	нет
Конец шарнира	нет
Диапазон рабочих температур макс.	120 С
Диапазон рабочих температур мин.	-20 С