

Технический паспорт

Крышка вертикальной угловой секции 90° 110,
нисходящая, FS

Артикульный номер: 7131030



Крышка для нисходящих вертикальных угловых секций с высотой боковой стенки 110 мм.
Крепление обеспечивается за счет соединения внахлест крышек кабельного лотка. Дополнительно крышку можно закрепить фиксаторами.



St Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

| | |
|--|-------------------------------------|
| Артикульный номер | 7131030 |
| Тип | DBV 110 100 F FS |
| Обозначение 1 | Крышка верт.угловой секции 90° |
| Обозначение 2 | Нисходящая |
| Производитель | OBO |
| Размер | V100mm |
| Цвет | цинковый |
| Материал | Сталь |
| Поверхность | оцинкован конвейерным методом |
| Стандарт поверхности | DIN EN 10346 |
| Минимальная единица продажи | 1 |
| Единица расхода | Шт. |
| Масса | 29 кг |
| Единица веса | кг/100 шт. |
| Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот | 0,8783 кг CO ₂ e / 1 Шт. |


Технический паспорт

Крышка вертикальной угловой секции 90° 110,
нисходящая, FS

Артикульный номер: 7131030



Размеры

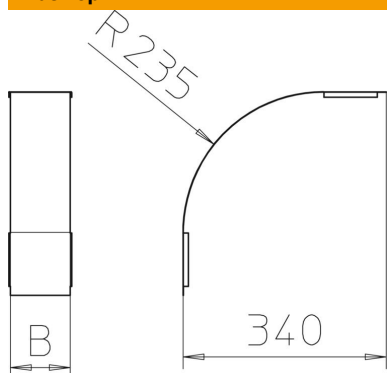

| | |
|---------------|---------|
| Ширина | 100 мм |
| Ширина | 4 in |
| Высота | 110 мм |
| Толщина листа | 0,03 in |
| Толщина листа | 0,75 мм |
| Размер B | 100 мм |

Технические характеристики

| | |
|--|-------------------------|
| Изгиб (угол) | 90° |
| Вид крепления | Поворотный фиксатор |
| Повышение живучести конструкции | нет |
| Подходит для проволочного лотка | нет |
| Подходит для кабельных лестничных лотков | нет |
| Подходит для кабельного лотка | да |
| Изменение направления | вертикальный нисходящий |
| Нержавеющая сталь, протравленная | нет |
| Конец шарнира | нет |