

Технический паспорт

Крышка вертикальной угловой секции 90° 110,
нисходящая, FS

Артикульный номер: 7131034



Крышка для нисходящих вертикальных угловых секций с высотой боковой стенки 110 мм.
Крепление обеспечивается за счет соединения внахлест крышек кабельного лотка. Дополнительно крышку можно закрепить фиксаторами.



St Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	7131034
Тип	DBV 110 200 F FS
Обозначение 1	Крышка верт.угловой секции 90°
Обозначение 2	Нисходящая
Производитель	OBO
Размер	B200mm
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	56,2 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	1,5616 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Крышка вертикальной угловой секции 90° 110,
нисходящая, FS

Артикульный номер: 7131034



Размеры

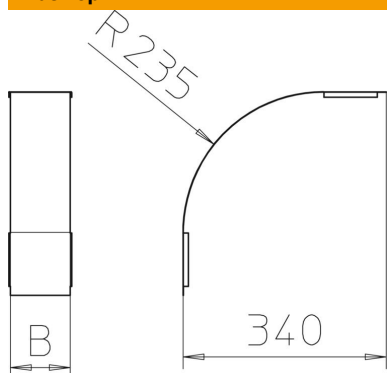

Ширина	200 мм
Ширина	8 in
Высота	110 мм
Толщина листа	0,03 in
Толщина листа	0,75 мм
Размер B	200 мм

Технические характеристики

Изгиб (угол)	90°
Вид крепления	Поворотный фиксатор
Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельных лестничных лотков	нет
Подходит для кабельного лотка	да
Изменение направления	вертикальный нисходящий
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конец шарнира	нет