

Технический паспорт

Крышка вертикальной угловой секции 90° 110,
нисходящая, FS

Артикульный номер: 7131050



Крышка для нисходящих вертикальных угловых секций с высотой боковой стенки 110 мм.
Крепление обеспечивается за счет соединения внахлест крышек кабельного лотка. Дополнительно крышку можно закрепить фиксаторами.



St Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	7131050
Тип	DBV 110 550 F FS
Обозначение 1	Крышка верт.угловой секции 90°
Обозначение 2	Нисходящая
Производитель	OBO
Размер	B550mm
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	151,4 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Крышка вертикальной угловой секции 90° 110,
нисходящая, FS

Артикульный номер: 7131050



Размеры

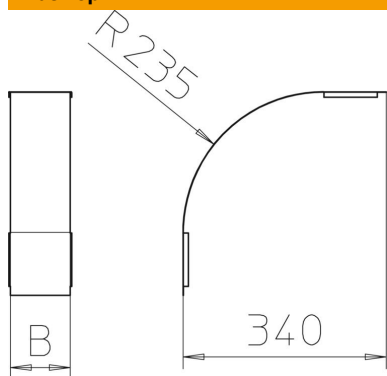

Ширина	550 мм
Ширина	22 in
Высота	110 мм
Толщина листа	0,03 in
Толщина листа	0,75 мм
Размер B	550 мм

Технические характеристики

Изгиб (угол)	90°
Вид крепления	Поворотный фиксатор
Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельных лестничных лотков	нет
Подходит для кабельного лотка	да
Изменение направления	вертикальный нисходящий
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конец шарнира	нет