

# Технический паспорт

Крышка вертикальной угловой секции 90°, восходящая,  
A4

Артикульный номер: 7130922



Крышка для всех восходящих вертикальных угловых секций.  
Крепление обеспечивается за счет соединения внахлест крышек кабельного лотка. Дополнительно крышка может быть закреплена фиксаторами.

CE

- A4** Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
- 2B** без обработки, дообработанный

## Исходные данные

Артикульный номер	7130922
Тип	DBV 200 S A4
Обозначение 1	Крышка верт.угловой секции 90°
Обозначение 2	восходящий
Производитель	OBO
Размер	B200mm
Цвет	цвета нержавеющей стали
Материал	Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	39 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	3,9254 кг CO2e / 1 Шт.


# Технический паспорт

Крышка вертикальной угловой секции 90°, восходящая, А4

Артикульный номер: 7130922



## Размеры

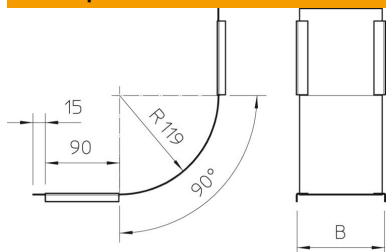

Ширина	200 мм
Ширина	8 in
Толщина листа	0,03 in
Толщина листа	0,75 мм
Размер В	200 мм

## Технические характеристики

Изгиб (угол)	90°
Вид крепления	Фиксатор крышки
Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельных лестничных лотков	нет
Подходит для кабельного лотка	да
Изменение направления	вертикальный восходящий
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конец шарнира	нет