

# Технический паспорт

Крышка вертикальной угловой секции 90°, восходящая,  
A4

Артикульный номер: 7130926



Крышка для всех восходящих вертикальных угловых секций.  
Крепление обеспечивается за счет соединения внахлест крышек кабельного лотка. Дополнительно крышка может быть закреплена фиксаторами.



- A4** Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
- 2B** без обработки, дообработанный

## Исходные данные

Артикульный номер	7130926
Тип	DBV 400 S A4
Обозначение 1	Крышка верт.угловой секции 90°
Обозначение 2	восходящий
Производитель	OBO
Размер	B400mm
Цвет	цвета нержавеющей стали
Материал	Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	68 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	8,0263 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.


# Технический паспорт

Крышка вертикальной угловой секции 90°, восходящая, А4

Артикульный номер: 7130926



## Размеры

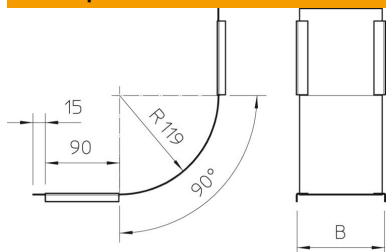

Ширина	400 мм
Ширина	16 in
Толщина листа	0,03 in
Толщина листа	0,75 мм
Размер В	400 мм

## Технические характеристики

Изгиб (угол)	90°
Вид крепления	Фиксатор крышки
Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельных лестничных лотков	нет
Подходит для кабельного лотка	да
Изменение направления	вертикальный восходящий
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конец шарнира	нет