

Технический паспорт

Крышка вертикальной угловой секции 90°, восходящая,
A4

Артикульный номер: 7130928



Крышка для всех восходящих вертикальных угловых секций.
Крепление обеспечивается за счет соединения внахлест крышек кабельного лотка. Дополнительно крышка может быть закреплена фиксаторами.



- A4** Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
- 2B** без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	7130928
Тип	DBV 500 S A4
Обозначение 1	Крышка верт.угловой секции 90°
Обозначение 2	восходящий
Производитель	OBO
Размер	B500mm
Цвет	цвета нержавеющей стали
Материал	Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	86 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	10,4977 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Крышка вертикальной угловой секции 90°, восходящая,
А4

Артикульный номер: 7130928



Размеры

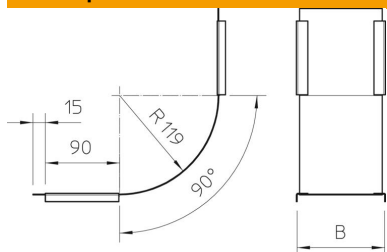

Ширина	500 мм
Ширина	20 in
Толщина листа	0,03 in
Толщина листа	0,75 мм
Размер B	500 мм

Технические характеристики

Изгиб (угол)	90°
Вид крепления	Фиксатор крышки
Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельных лестничных лотков	нет
Подходит для кабельного лотка	да
Изменение направления	вертикальный восходящий
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конец шарнира	нет