

Технический паспорт

Крышка вертикальной угловой секции 90°, восходящая,
DD

Артикульный номер: 7131524



Крышка для всех восходящих вертикальных угловых секций.
Крепление обеспечивается за счет соединения внахлест крышек кабельного лотка. Дополнительно крышка может быть закреплена фиксаторами.

CE

St Сталь

DD Конвейерное цинкование методом двойного погружения

Исходные данные

Артикульный номер	7131524
Тип	DBV 500 S DD
Обозначение 1	Крышка верт.угловой секции 90°
Обозначение 2	восходящий
Производитель	OBO
Размер	B500mm
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Конвейерное цинкование методом двойного погружения
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	144 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	5,8448 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Крышка вертикальной угловой секции 90°, восходящая, DD

Артикульный номер: 7131524



Размеры

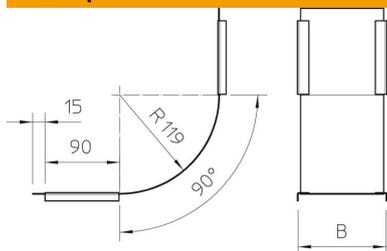

Ширина	500 мм
Ширина	20 in
Толщина листа	0,03 in
Толщина листа	0,75 мм
Размер B	500 мм

Технические характеристики

Изгиб (угол)	90°
Вид крепления	Фиксатор крышки
Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельных лестничных лотков	нет
Подходит для кабельного лотка	да
Изменение направления	вертикальный восходящий
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конец шарнира	нет