

Технический паспорт

Крышка вертикальной угловой секции 90°, восходящая,
A4

Артикульный номер: 7130930



Крышка для всех восходящих вертикальных угловых секций.
Крепление обеспечивается за счет соединения внахлест крышек кабельного лотка. Дополнительно крышка может быть закреплена фиксаторами.



- A4** Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
- 2B** без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	7130930
Тип	DBV 600 S A4
Обозначение 1	Крышка верт.угловой секции 90°
Обозначение 2	восходящий
Производитель	OBO
Размер	B600mm
Цвет	цвета нержавеющей стали
Материал	Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	105 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	12,0352 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Крышка вертикальной угловой секции 90°, восходящая,
А4

Артикульный номер: 7130930



Размеры

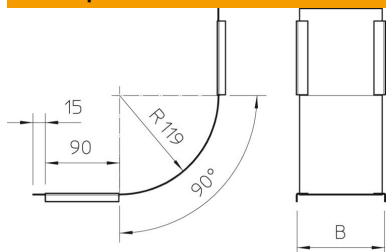

Ширина	600 мм
Ширина	24 in
Толщина листа	0,03 in
Толщина листа	0,75 мм
Размер В	600 мм

Технические характеристики

Изгиб (угол)	90°
Вид крепления	Фиксатор крышки
Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельных лестничных лотков	нет
Подходит для кабельного лотка	да
Изменение направления	вертикальный восходящий
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конец шарнира	нет