

# Технический паспорт

Крышка вертикальной угловой секции 90°, нисходящая,  
DD

Артикульный номер: 7131672



Крышка для нисходящих вертикальных угловых секций с высотой боковой стенки 85 мм.  
Крепление обеспечивается за счет соединения внахлест крышек кабельного лотка. Дополнительно крышку можно закрепить фиксаторами.



St

Сталь

DD

Конвейерное цинкование методом двойного погружения

## Исходные данные

|                             |                                                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|
| Артикульный номер           | 7131672                                            |
| Тип                         | DBV 85 100 F DD                                    |
| Обозначение 1               | Крышка верт.угловой секции 90°                     |
| Обозначение 2               | нисходящий                                         |
| Производитель               | OBO                                                |
| Размер                      | B100mm                                             |
| Цвет                        | цинковый                                           |
| Материал                    | Сталь                                              |
| Поверхность                 | Конвейерное цинкование методом двойного погружения |
| Стандарт поверхности        | DIN EN 10346                                       |
| Минимальная единица продажи | 1                                                  |
| Единица расхода             | Шт.                                                |
| Масса                       | 45,2 кг                                            |
| Единица веса                | кг/100 шт.                                         |


# Технический паспорт

Крышка вертикальной угловой секции 90°, нисходящая, DD

Артикульный номер: 7131672



## Размеры

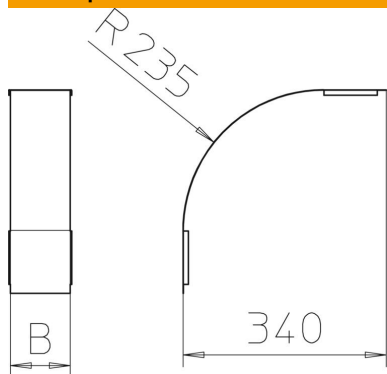

|               |         |
|---------------|---------|
| Ширина        | 100 мм  |
| Ширина        | 4 in    |
| Высота        | 85 мм   |
| Толщина листа | 0,03 in |
| Толщина листа | 0,75 мм |
| Размер B      | 100 мм  |

## Технические характеристики

|                                          |                         |
|------------------------------------------|-------------------------|
| Изгиб (угол)                             | 90°                     |
| Вид крепления                            | Поворотный фиксатор     |
| Повышение живучести конструкции          | нет                     |
| Подходит для проволочного лотка          | нет                     |
| Подходит для кабельных лестничных лотков | нет                     |
| Подходит для кабельного лотка            | да                      |
| Изменение направления                    | вертикальный нисходящий |
| Нержавеющая сталь, протравленная         | нет                     |
| Конец шарнира                            | нет                     |