

# Технический паспорт

## Потолочная скоба, регулируемая

Артикульный номер: 6356055



Потолочный дюбель для подвесного монтажа с помощью стержней с резьбой. Возможность регулирования обеспечивает универсальность применения. Фиксированное крепление стержней с резьбой позволяет выполнять плавное регулирование угла.



**St** Сталь

**FS** оцинкован конвейерным методом

### Исходные данные

Артикульный номер	6356055
Тип	DBV FS
Обозначение 1	Потолочная скоба
Обозначение 2	регулируемый
Производитель	OBO
Размер	55x76
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	20
Единица расхода	Шт.
Масса	18,2 кг
Единица веса	кг/100 шт.

# Технический паспорт


## Потолочная скоба, регулируемая



Артикульный номер: 6356055

### Размеры

Длина	55 мм
Ширина	76 мм
Высота	68 мм

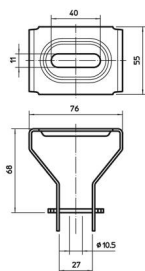

### Технические характеристики

Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для проволочного лотка	да
Подходит для кабельных лестничных лотков	да
Подходит для кабельного лотка	да
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конец шарнира	нет
Регулируемый	да