

Технический паспорт

Крышка Т-образной секции Magic A2

Артикульный номер: 7138720



Крышка Т-образной/крестообразной секции с установленными поворотными фиксаторами.
Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.




A2 Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

2B без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	7138720
Обозначение 1	Крышка Т-обр./крест.соединения
Обозначение 2	для секции RAAM 100
Производитель	OBO
Размер	B=100mm
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	11,1 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Размеры

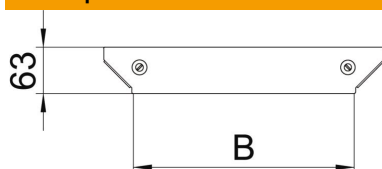

Ширина	100 мм
Толщина листа	1,25 мм
Размер B	100 мм

Технический паспорт

Крышка Т-образной секции Magic A2

Артикульный номер: 7138720



Технические характеристики

Вид крепления	Поворотный фиксатор
Подходит для кабельных лестничных лотков	да
Подходит для кабельного лотка	да
Прочность материала	1,25 мм
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конструкция для больших расстояний	нет