

Технический паспорт

Крышка Т-образной секции Magic A4

Артикульный номер: 7138742



Крышка Т-образной/крестообразной секции с установленными поворотными фиксаторами.
Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.




A4	Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
2B	без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	7138742
Обозначение 1	Крышка Т-обр./крест.соединения
Обозначение 2	для секции RAAM 150
Производитель	OBO
Размер	B=150mm
Материал	Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	13,5 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Размеры

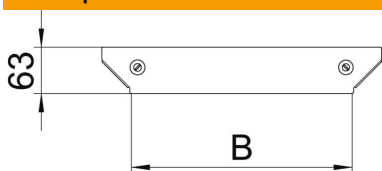

Ширина	150 мм
Толщина листа	1,25 мм
Размер B	150 мм

Технический паспорт

Крышка Т-образной секции Magic A4

Артикульный номер: 7138742



Технические характеристики

Вид крепления	Поворотный фиксатор
Подходит для кабельных лестничных лотков	да
Подходит для кабельного лотка	да
Прочность материала	1,25 мм
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конструкция для больших расстояний	нет