


# Технический паспорт

## Крышка Т-образной секции Magic DD

Артикульный номер: 7138682



Крышка Т-образной/крестообразной секции с установленными поворотными фиксаторами.  
Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.

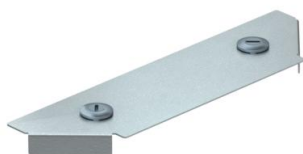


**St** Сталь

**DD** Конвейерное цинкование методом двойного погружения

### Исходные данные

Артикульный номер	7138682
Тип	DFAAM 150 DD
Обозначение 1	Крышка Т-обр./крест.соединения
Обозначение 2	для секции RAAM 150
Производитель	OBO
Размер	V=150mm
Материал	Сталь
Поверхность	Конвейерное цинкование методом двойного погружения
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	14,8 кг
Единица веса	кг/100 шт.

### Размеры

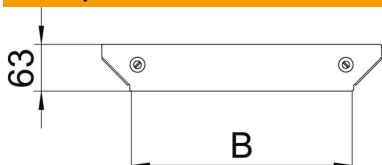

Ширина	150 мм
Ширина	6 in
Толщина листа	1,25 мм
Размер B	150 мм

# Технический паспорт

Крышка Т-образной секции Magic DD

Артикульный номер: 7138682



## Технические характеристики

	Поворотный фиксатор
Вид крепления	да
Подходит для кабельных лестничных лотков	да
Подходит для кабельного лотка	да
Толщина материала (дюймы)	0,05 in
Прочность материала	1,25 мм
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конструкция для больших расстояний	нет