


Технический паспорт

Крышка Т-образного ответвления

Артикульный номер: 7138642



Крышка Т-образной/крестообразной секции с установленными поворотными фиксаторами.
Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.

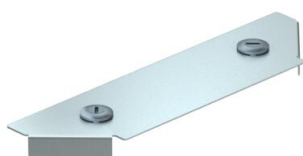


St Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	7138642
Тип	DFAAM 150 FS
Обозначение 1	Крышка Т-обр./крест.соединения
Обозначение 2	для секции RAAM 150
Производитель	OBO
Размер	B=150mm
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	14,8 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Размеры

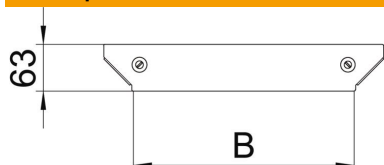

Ширина	150 мм
Ширина	6 in
Толщина листа	1,25 мм
Размер B	150 мм

Технический паспорт

Крышка Т-образного ответвления

Артикульный номер: 7138642



Технические характеристики

	Поворотный фиксатор
Вид крепления	да
Подходит для кабельных лестничных лотков	да
Подходит для кабельного лотка	да
Толщина материала (дюймы)	0,05 in
Прочность материала	1,25 мм
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конструкция для больших расстояний	нет