


Технический паспорт

Крышка Т-образной секции Magic A4

Артикульный номер: 7138748



Крышка Т-образной/крестообразной секции с установленными поворотными фиксаторами.
Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.

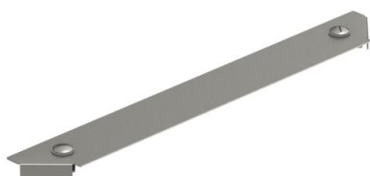


A4 Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571

2B без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	7138748
Тип	DFAAM 400 A4
Обозначение 1	Крышка Т-обр./крест.соединения
Обозначение 2	для секции RAAM 400
Производитель	OBO
Размер	V=400mm
Материал	Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	31,7 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Размеры

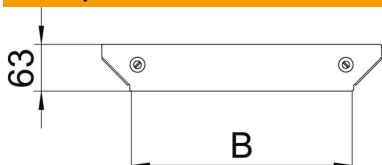

Ширина	400 мм
Толщина листа	1,25 мм
Размер B	400 мм

Технический паспорт

Крышка Т-образной секции Magic A4

Артикульный номер: 7138748



Технические характеристики

Вид крепления	Поворотный фиксатор
Подходит для кабельных лестничных лотков	да
Подходит для кабельного лотка	да
Прочность материала	1,25 мм
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конструкция для больших расстояний	нет