


Технический паспорт

Крышка Т-образного ответвления

Артикульный номер: 7138648



Крышка Т-образной/крестообразной секции с установленными поворотными фиксаторами.
Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.

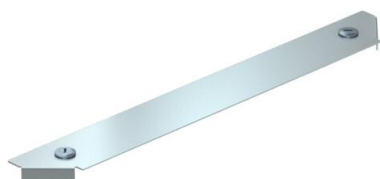


St Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	7138648
Обозначение 1	Крышка Т-обр./крест.соединения
Обозначение 2	для секции RAAM 400
Производитель	OBO
Размер	V=400mm
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	32,8 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Размеры

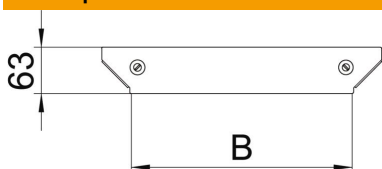

Ширина	400 мм
Ширина	16 in
Толщина листа	1,25 мм
Размер B	400 мм

Технический паспорт

Крышка Т-образного ответвления

Артикульный номер: 7138648



Технические характеристики

Вид крепления	Поворотный фиксатор
Подходит для кабельных лестничных лотков	да
Подходит для кабельного лотка	да
Толщина материала (дюймы)	0,05 in
Прочность материала	1,25 мм
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конструкция для больших расстояний	нет