


Технический паспорт

Крышка Т-образной секции Magic A2

Артикульный номер: 7138732



Крышка Т-образной/крестообразной секции с установленными поворотными фиксаторами.
Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.

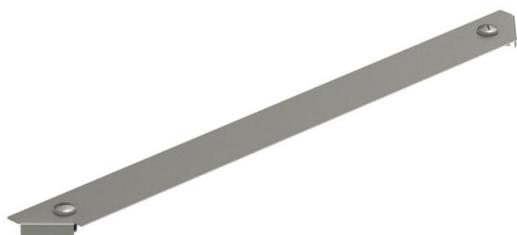


A2	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
2B	без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	7138732
Тип	DFAAM 600 A2
Обозначение 1	Крышка Т-обр./крест.соединения
Обозначение 2	для секции RAAM 600
Производитель	OBO
Размер	V=600mm
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	44,1 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Размеры

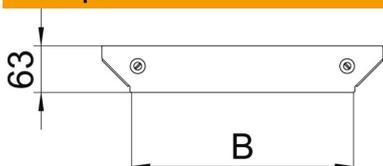

Ширина	600 мм
Толщина листа	1,25 мм
Размер B	600 мм

Технический паспорт

Крышка Т-образной секции Magic A2

Артикульный номер: 7138732



Технические характеристики

Вид крепления	Поворотный фиксатор
Подходит для кабельных лестничных лотков	да
Подходит для кабельного лотка	да
Прочность материала	1,25 мм
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конструкция для больших расстояний	нет