

Технический паспорт

Крышка Т-образной секции Magic DD

Артикульный номер: 7138692



Крышка Т-образной/крестообразной секции с установленными поворотными фиксаторами.
Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.




St Сталь

DD Конвейерное цинкование методом двойного погружения

Исходные данные

Артикульный номер	7138692
Тип	DFAAM 600 DD
Обозначение 1	Крышка Т-обр./крест.соединения
Обозначение 2	для секции RAAM 600
Производитель	OBO
Размер	V=600mm
Материал	Сталь
Поверхность	Конвейерное цинкование методом двойного погружения
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	45,1 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Размеры

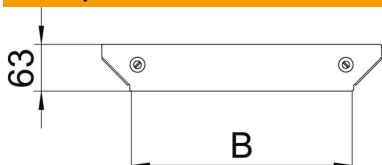

Ширина	600 мм
Толщина листа	1,25 мм
Размер B	600 мм

Технический паспорт

Крышка Т-образной секции Magic DD

Артикульный номер: 7138692



Технические характеристики

Вид крепления	Поворотный фиксатор
Подходит для кабельных лестничных лотков	да
Подходит для кабельного лотка	да
Толщина материала (дюймы)	0,05 in
Прочность материала	1,25 мм
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конструкция для больших расстояний	нет