

Технический паспорт

Крышка Т-образной секции RU FS



Артикульный номер: 7128531

Крышка для Т-образного/крестового соединения
Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.




| | |
|-----------|-------------------------------|
| St | Сталь |
| FS | оцинкован конвейерным методом |

Исходные данные

| | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Артикульный номер | 7128531 |
| Тип | DFAA 100 FS RU |
| Обозначение 1 | Крышка Т-обр./крест.соединения |
| Производитель | OBO |
| Размер | B100mm |
| Материал | Сталь |
| Поверхность | оцинкован конвейерным методом |
| Стандарт поверхности | DIN EN 10346 |
| Минимальная единица продажи | 1 |
| Единица расхода | Шт. |
| Масса | 4 кг |
| Единица веса | кг/100 шт. |

Размеры

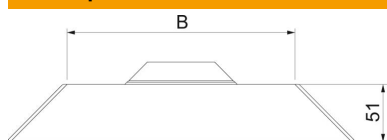

| | |
|---------------|--------|
| Ширина | 100 мм |
| Толщина листа | 0,7 мм |
| Размер B | 100 мм |

Технический паспорт

Крышка Т-образной секции RU FS

Артикульный номер: 7128531



Технические характеристики

| | |
|--|-----------|
| Вид крепления | накладной |
| Подходит для кабельных лестничных лотков | нет |
| Подходит для кабельного лотка | да |
| Прочность материала | 0,7 мм |
| Нержавеющая сталь, протравленная | нет |
| Конструкция для больших расстояний | нет |