

# Технический паспорт

## Крышка для Т-образного/крестового соединения

Артикульный номер: 7128436



Крышка Т-образной/крестообразной секции с установленными поворотными фиксаторами.  
Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.




**St** Сталь

**FS** оцинкован конвейерным методом

### Исходные данные

Артикульный номер	7128436
Тип	DFAA 150 FS
Обозначение 1	Крышка Т-обр./крест.соединения
Обозначение 2	с фиксаторами, для RAA 150
Производитель	OBO
Размер	B150mm
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	30 кг
Единица веса	кг/100 шт.

### Размеры

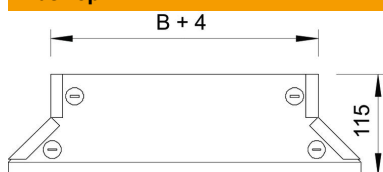

Ширина	150 мм
Ширина	6 in
Высота	35 мм
Толщина листа	1 мм
Размер B	150 мм
Размер H	15 мм

# Технический паспорт

Крышка для Т-образного/крестового соединения

Артикульный номер: 7128436



## Технические характеристики

Количество шпингалетов	4 Сталь
Вид крепления	Поворотный фиксатор
Подходит для кабельных лестничных лотков	да
Подходит для кабельного лотка	да
Толщина материала (дюймы)	0,04 in
Прочность материала	1 мм
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конструкция для больших расстояний	нет