

Технический паспорт

Крышка Т-образной секции RU FS



Артикульный номер: 7128532

Крышка для Т-образного/крестового соединения
Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.




St	Сталь
FS	оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	7128532
Тип	DFAA 150 FS RU
Обозначение 1	Крышка Т-обр./крест.соединения
Производитель	OBO
Размер	B150mm
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	6 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Размеры

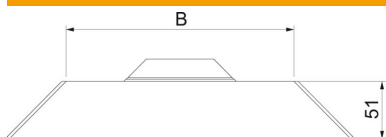

Ширина	150 мм
Толщина листа	0,7 мм
Размер B	150 мм

Технический паспорт

Крышка Т-образной секции RU FS

Артикульный номер: 7128532



Технические характеристики

Вид крепления	накладной
Подходит для кабельных лестничных лотков	нет
Подходит для кабельного лотка	да
Прочность материала	0,7 мм
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конструкция для больших расстояний	нет