

# Технический паспорт

## Крышка для Т-образного/крестового соединения А4

Артикульный номер: 7136921



Крышка Т-образной/крестообразной секции с установленными поворотными фиксаторами.  
Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.




**A4** Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571

**2B** без обработки, дообработанный

### Исходные данные

Артикульный номер	7136921
Тип	DFAA 200 A4
Обозначение 1	Крышка Т-обр./крест.соединения
Обозначение 2	с фиксаторами, для RAA 200
Производитель	OBO
Размер	B200mm
Материал	Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	35,8 кг
Единица веса	кг/100 шт.

### Размеры

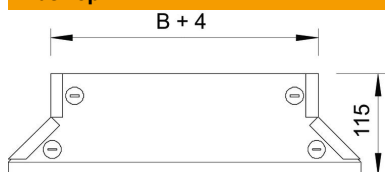

Ширина	200 мм
Высота	35 мм
Толщина листа	1 мм
Размер B	200 мм

# Технический паспорт

Крышка для Т-образного/крестового соединения А4

Артикульный номер: 7136921



## Технические характеристики

Вид крепления	Поворотный фиксатор
Подходит для кабельных лестничных лотков	да
Подходит для кабельного лотка	да
Прочность материала	1 мм
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конструкция для больших расстояний	нет