

Технический паспорт

Крышка для Т-образного/крестового соединения А2

Артикульный номер: 7136927



Крышка Т-образной/крестообразной секции с установленными поворотными фиксаторами.
Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.




A2 Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

2B без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	7136927
Тип	DFAA 300 A2
Обозначение 1	Крышка Т-обр./крест.соединения
Обозначение 2	с фиксаторами, для RAA 300
Производитель	OBO
Размер	V300mm
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	44,8 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Размеры

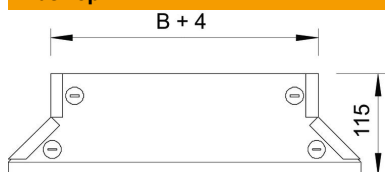

Ширина	300 мм
Ширина	12 in
Высота	35 мм
Толщина листа	1 мм
Размер В	300 мм
Размер Н	15 мм

Технический паспорт

Крышка для Т-образного/крестового соединения А2

Артикульный номер: 7136927



Технические характеристики

Количество шпингалетов	4 Сталь
Вид крепления	Поворотный фиксатор
Подходит для кабельных лестничных лотков	да
Подходит для кабельного лотка	да
Толщина материала (дюймы)	0,04 in
Прочность материала	1 мм
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конструкция для больших расстояний	нет