

# Технический паспорт

## Крышка Т-образной секции RU FS

Артикульный номер: 7128535



Крышка для Т-образного/крестового соединения  
Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.




<b>St</b>	Сталь
<b>FS</b>	оцинкован конвейерным методом

### Исходные данные

Артикульный номер	7128535
Тип	DFAA 300 FS RU
Обозначение 1	Крышка Т-обр./крест.соединения
Производитель	OBO
Размер	B300mm
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	11 кг
Единица веса	кг/100 шт.

### Размеры

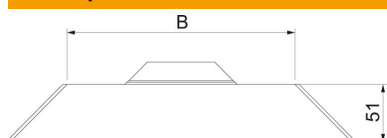

Ширина	300 мм
Толщина листа	0,7 мм
Размер B	300 мм

# Технический паспорт

## Крышка Т-образной секции RU FS

Артикульный номер: 7128535



### Технические характеристики

Вид крепления	накладной
Подходит для кабельных лестничных лотков	нет
Подходит для кабельного лотка	да
Прочность материала	0,7 мм
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конструкция для больших расстояний	нет