

# Технический паспорт

Крышка для Т-образного/крестового соединения  
400-600 мм

Артикульный номер: 7136935



Крышка Т-образной/крестообразной секции с установленными поворотными фиксаторами.  
Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.




**A2** Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

**2B** без обработки, дообработанный

## Исходные данные

Артикульный номер	7136935
Тип	DFAA 400 A2
Обозначение 1	Крышка Т-обр./крест.соединения
Обозначение 2	с фиксаторами, для RAA 400
Производитель	OBO
Размер	B400mm
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	176,8 кг
Единица веса	кг/100 шт.

## Размеры

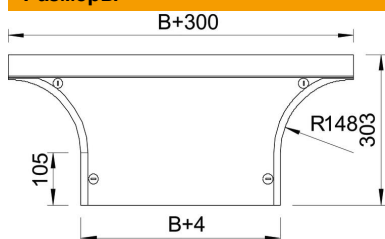

Ширина	400 мм
Ширина	16 in
Высота	35 мм
Толщина листа	1,25 мм
Размер B	400 мм
Размер H	15 мм
Размер R	148 мм

# Технический паспорт

Крышка для Т-образного/крестового соединения  
400-600 мм

Артикульный номер: 7136935



## Технические характеристики

Количество шпингалетов	4 Сталь
Вид крепления	Поворотный фиксатор
Подходит для кабельных лестничных лотков	да
Подходит для кабельного лотка	да
Толщина материала (дюймы)	0,05 in
Прочность материала	1,25 мм
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конструкция для больших расстояний	нет